


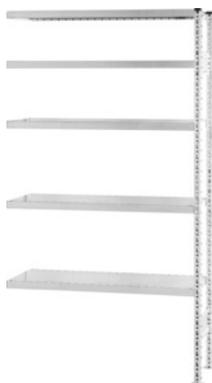

## Estantería de ampliación con estantes, Profundidad 600 mm, Altura / ancho de balda: 1910/1000mm



### Datos de pedido

Número de pedido	990465 1910/1000
GTIN	4052941784873
Clase de artículo	95S

### Descripción

#### Ejecución:

Estantería con estantes encajables en dos anchuras de módulo de 994 mm y 1282 mm. Completamente galvanizada, con 5 estantes ajustables a intervalos de 53 mm. Perfiles y bases soldados. Montaje sin herramientas, ampliable sin problemas. Los soportes de estantería divididos permiten optimizar el transporte.

**Carga por módulo:** 1900 kg por módulo.

#### Descripción:

#### Medidas de construcción:

**estantería básica:** Longitud nominal 1000 mm + 56 mm

**Estantería de ampliación:** Longitud nominal 1000 mm + 25 mm

#### Nota:

- Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.
- Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.
- La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 595 mm.
- Suministro sin montaje.
- Transporte optimizado: expedición en 2 paquetes postales, sin envío en palés.

Material: galvanizado

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100 kg

Altura: 1910 mm

Medida de construcción estantería de ampliación Anchura: 1025 mm

Estante Anchura medida libre: 994 mm

Capacidad de carga por estante: 100 kg

## Descripción técnica

Montaje por el cliente	sí
Estante Anchura medida libre	994 mm
Montaje estantería	Estantería de ampliación
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura	1025 mm
Altura	1910 mm
Montaje encajable	sí
Capacidad de carga por estante	100 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Grosor estante	40 mm
Regulación de la altura en el intervalo	53 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Material	galvanizado
Atributo del nombre de producto	Profundidad 600 mm
Tipo de producto	Estantería de baldas