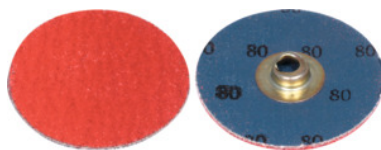


**Garant****Muela abrasiva (CER), Ø 76,2 mm, Tamaño de grano: 60****Datos de pedido**

Número de pedido	553923 60
GTIN	4045197805355
Clase de artículo	51E

**Descripción****Ejecución:**

Unión óptima de plato lijador y muela abrasiva gracias al sistema de sujeción rápida (rosca interior). Cambio de hoja fácil y rápido de forma manual, incluso después de una aplicación dura. Asiento centrado de la hoja abrasiva, logrando un giro sin vibraciones.

**Grano de cerámica (CER)** ideal para el mecanizado de aceros inoxidables y aleaciones de níquel. Capacidad abrasiva elevada y rectificado frío.

**Aplicación:**

**Para el lijado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes** en la fabricación de herramientas, formas, moldes, máquinas, aparatos y contenedores. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

**Nota:**

Otras dimensiones y granulados suministrables a petición.

**Descripción técnica**

Ø de muela	76,2 mm
Tamaño de grano	60
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Atributo del nombre de producto	Ø 76,2 mm
Velocidad de giro máxima	20000 min <sup>-1</sup>

Tipo de producto

Muela abrasiva

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
seco	adecuado		

**Accesorios**

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 75M mm

553920 75M