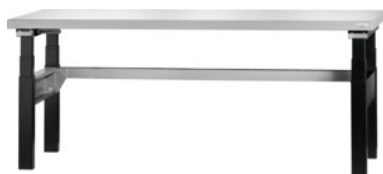


Garant**Puesto de trabajo regulable en altura eléctricamente Placa de Eterlux, Tipo: 1500****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 920328 1500 |
| GTIN | 4062406229054 |
| Clase de artículo | 9GG |

Descripción**Ejecución:**

Mesa de trabajo con altura regulable eléctricamente, para trabajos de montaje ligeros en postura sentada y de pie. Bastidor de base con unidad de elevación, con arriostramientos transversales laterales y posteriores para la estabilización.

Placa de 50 mm de grosor. Para la colocación en fila se requieren chapas cortantes adicionales.

Partes opcionales:

Chapas perforadas n.º 920360 y 920365, chapas cortantes n.º 920356 y 920357. Pedir por separado.

Lacado:

Pies regulables en altura en negro. Arriostramientos transversales en antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Debido a la capacidad de carga máxima es conveniente utilizar solamente carcasas transportables. Evitar el montaje de carcasas debajo del tablero de trabajo. Otras piezas adosadas reducen correspondientemente la capacidad de carga. Se suministra completamente montado.

Descripción técnica

| | |
|---|---------|
| Velocidad de elevación | 35 mm/s |
| Capacidad de carga en caso de esfuerzo continuado | 250 kg |
| Longitud del tablero de trabajo | 1500 mm |

| | |
|--|--|
| Tablero de trabajo grosor | 50 mm |
| Anchura | 1500 mm |
| Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo) de – a | 610 - 1200 mm |
| Tablero de trabajo profundidad | 800 mm |
| Profundidad | 800 mm |
| Capacidad de carga máxima | 250 kg |
| Peso | 82 kg |
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 250 kg |
| Suministro de energía | Con batería |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red |
| Tipo de enchufe entrada | F |
| Tensión nominal | 250 V |
| Grosor material | 1 mm |
| Ejecución regulación de la altura | eléctrico |
| Grosor de plaquita | 50 mm |
| Tipo de producto | Mesa de trabajo |