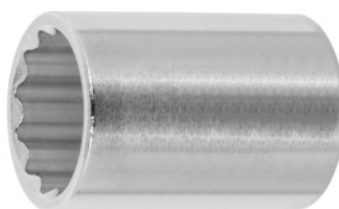


Garant**Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	630929 10
GTIN	4062406231118
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil **HT-drive** protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra eShop (GARANT: n.º 630932; HOLEX: n.º 630962).

Descripción técnica

Ø lado de salida	14,5 mm
Longitud	25 mm
Ancho de llave	10 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul

Perfil de salida	Vaso de 12 caras
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Vaso