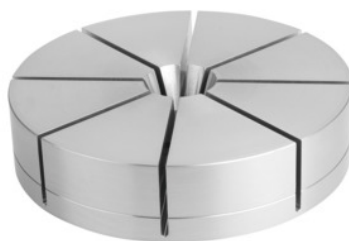


**Pinza portapieza mecánica Sujeción interior, Ø exterior D: 65 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370127 65
GTIN	4059245292585
Clase de artículo	37K

**Descripción****Ejecución:**

- Para la sujeción de piezas de trabajo con contornos complejos, para un mecanizado por 5 lados.
- Profundidad de sujeción mínima de 2 mm.
- Carrera de sujeción 0,3 mm.

**Material:**

Aluminio de alta resistencia.

**Suministro:**

Anillo de sujeción para el mecanizado.

**Nota:**

Para la sujeción interior se necesita el cono de tracción n.º 370128 (véase lista de piezas de recambio).

Altura H: 25 mm

Máxima profundidad de mecanizado T: 10 mm

**Descripción técnica**

Ejecución	Sujeción interior
Altura H	25 mm
Máxima profundidad de mecanizado T	10 mm

Carrera de apriete	0,3 mm
Tipo de producto	Cabezal de

---

## Accesorios

Cono de tracción Tipo 65	370128 65
Asiento para pinza portapieza mecánica Ø exterior D 65 mm	370125 65