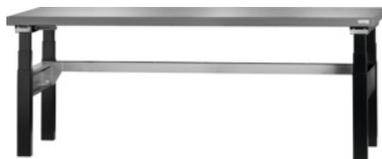


**Garant****Puesto de trabajo regulable en altura eléctricamente Capacidad de carga máx. 350 / 300 kg tablero Eluplan oscuro, Tipo: 2000****Datos de pedido**

Número de pedido	920306 2000
GTIN	4062406261672
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Bastidor de base con unidad de elevación con arriostramientos laterales y transversales para la estabilización. Placa de Eluplan oscuro de 50 mm de grosor. Mesa de trabajo **sin** chapas cortantes; no es posible una colocación en fila.

**Lacado:**

Pies de color negro regulables en altura, arriostramientos transversales en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

**Recomendación:**

Actividades de montaje sencillas en posición sentada o de pie.

**Nota:**

Debido a la capacidad de carga máxima es conveniente utilizar solamente carcasas transportables. Evitar el montaje de carcasas debajo del tablero de trabajo. Otras piezas adosadas reducen correspondientemente la capacidad de carga. Se suministra completamente montado.

**Descripción técnica**

Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Anchura	2000 mm
Peso	98 kg
Tablero de trabajo grosor	50 mm

Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Profundidad	750 mm
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de – a	610 - 1200 mm
Velocidad de elevación	22 mm/s
Capacidad de carga máxima	300 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	300 kg
Tensión nominal	250 V
Tipo de enchufe entrada	F
Grosor material	1 mm
Ejecución regulación de la altura	eléctrico
Grosor de plaquita	50 mm
Tipo de producto	Mesa de trabajo