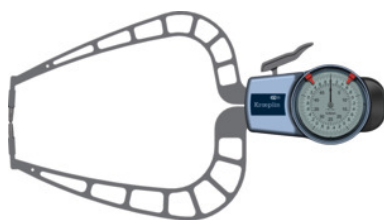


Kroeplin
Längenmesstechnik**Palpador rápido exterior con reloj, Capacidad de medición: 0-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	438555 0-50
GTIN	2050002043459
Clase de artículo	46Q

Descripción**Ejecución:**

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. La inclinación del brazo palpador móvil se transmite al reloj comparador. El resultado de la medición se puede leer directamente.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para la medición rápida de ranuras exteriores, grosores de pared, chapas, paredes de tubos, láminas, etc.

Descripción técnica

Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición)	167 mm
Capacidad de medición	0 - 50 mm
Límite de error	0,05 mm
Lectura	0,05 mm
Ø de esfera palpadora MD	3 mm
Ø reloj comparador	66 mm
Clase de protección IP	IP 65

Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Calibración	C7
Tipo de producto	Palpador rápido exterior

Servicios

Calibración DAkkSPalpador rápido interior/exterior Tipo S	023460 S
CalibraciónPalpador rápido interior/exterior Tipo S	023450 S