


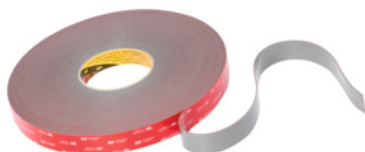

Cinta adhesiva VHB™, gris, Ancho×Longitud (mm×m): 25X33



Datos de pedido

Número de pedido	083786 25X33
GTIN	4054596196957
Clase de artículo	08M

Descripción

Ejecución:

Cinta adhesiva de doble cara de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones.

3M™ GPH-110GF consta de un núcleo de espuma adaptable y resiste temperaturas elevadas. Sirve para establecer de forma rápida y sencilla una unión fuerte, sólida y duradera.

Nota:

Otras cintas 3M™ VHB™ de diferentes grosores y longitudes disponibles a petición.

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Masa adhesiva: Acrilato

Longitud: 33 m

Anchura: 25 mm

Espesor: 1,1 mm

Descripción técnica

Quality Dress	GPH-110GF
Material cubierta	Película de PE siliconada
Adherencia de acero	3,7 N/mm
resistente a altas temperaturas hasta	150 °C
Masa adhesiva	Acrilato

Hoja de datos

Longitud	33 m
Temperatura de almacenamiento	16 °C
Color	gris
Anchura	25 mm
Tipo de cinta adhesiva	de dos lados
Fecha de consumo preferente	24 mes
Espesor	1,1 mm
Humedad del almacén	40 %
Atributo del nombre de producto	gris
Tipo de producto	Cinta adhesiva