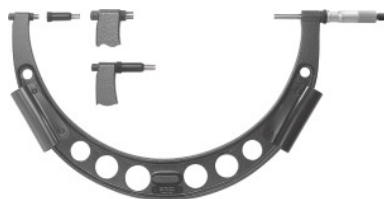


Hartig

Micrómetro de precisión grande para exteriores con prolongación de bloque patrón, Capacidad de medición: 100-200mm**Datos de pedido**

Número de pedido	420920 100-200
GTIN	2050002041066
Clase de artículo	46P

Descripción**Ejecución:**

Arco estable de metal ligero, con acabado al martillado y protección contra el calor para las manos, acoplamiento por fricción y dispositivo de apriete. Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión. Precisión superior a DIN 863. Con la prolongación de bloque patrón atornillable, lapeado y refrentado de metal duro, la capacidad de medición aumenta al doble. Casquillo de escala interior con escalas para ambos campos de medición. Versión con cuerpo rígido.

Ventaja:

Campo de medición muy extenso. Después del cambio de la prolongación de bloque patrón, el micrómetro está listo para el uso. No se precisa ninguna barra de ajuste adicional. Lectura directa de 1/100 mm en el tambor con gran escala.

Suministro:

Micrómetro con 1 prolong. bloque patrón. Sin barra de ajuste.

Nota:

Versiones con capacidad de medición de hasta 2000 mm disponibles a petición.

Modelos especiales disponibles a petición.

Descripción técnica

Capacidad de medición	100 - 200 mm
Peso	1,9 kg

Calibración	S3
Recorrido de medición del husillo	50 mm
Límite de error	6 µm
Ø de tambor de medición	24 mm
Graduación tambor de medición	1/100 mm
Lectura	0,01 mm
Ø de varilla	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetros para exteriores con prolongaciones Capacidad de medición 100-200 mm	020450 100-200
--	----------------