


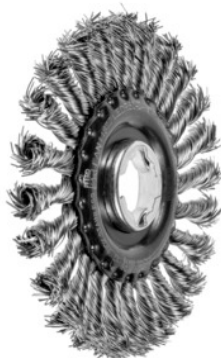

Cepillo circular X-LOCK, alambre INOX 0,50 mm, Ø del cepillo D1× Ø de perforación d1/rosca M: 125X-LOCKmm



Datos de pedido

Número de pedido	571251 125X-LOCK
GTIN	4007220118771
Clase de artículo	55V

Descripción

Ejecución:

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Aplicación:

Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.

Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorticado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.

Con sistema de sujeción rápida **X-LOCK** para el cambio rápido de cepillos sin herramientas.

Descripción técnica

Número de trenzados	24
Ø del cepillo D ₁	125 mm
Velocidad de giro máxima	12500 min ⁻¹
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Longitud de guarnición H ₁	28 mm

Anchura de los filamentos L ₁	12 mm
Serie	X-LOCK
Material dotación	Alambre INOX
Trenzado	trenzado a la izquierda
Tipo de producto	Cepillo circular