


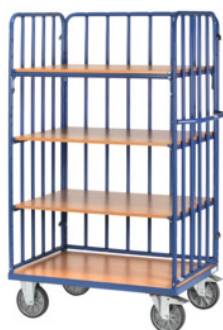

Estantería rodante con tirantes tubulares en 3 lados y 4 superficies de carga, Tipo: 8313-1



Datos de pedido

Número de pedido	919881 8313-1
GTIN	4017976831312
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, paredes frontales con tirantes tubulares verticales separados a intervalos de 130 mm. Una pared longitudinal con tirantes tubulares para enganchar. Plataformas de tableros de madera con decoración de haya en la superficie. Estantes regulables en altura a intervalos de 100 mm. Estante inferior no regulable. 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con cojinete de bola acanalado.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Regulación de la altura en el intervalo: 100 mm

Altura: 1800 mm

Anchura: 1369 mm

Profundidad: 830 mm

Anchura de superficie de carga: 1200 mm

Profundidad superficie de carga: 800 mm

Altura de superficie de carga 1: 269 mm

Descripción técnica

Peso	114 kg
Capacidad de carga total	600 kg
Ø rueda	200 mm
Anchura	1369 mm
Altura	1800 mm
Altura de superficie de carga 2	669 mm
Capacidad de carga por estante	90 kg
Profundidad superficie de carga	800 mm
Altura de superficie de carga 1	269 mm
Profundidad	830 mm
Altura de superficie de carga 3	1069 mm
Altura de superficie de carga 4	1469 mm
Anchura de superficie de carga	1200 mm
Regulación de la altura en el intervalo	100 mm
Tipo de producto	Estanterías rodantes