


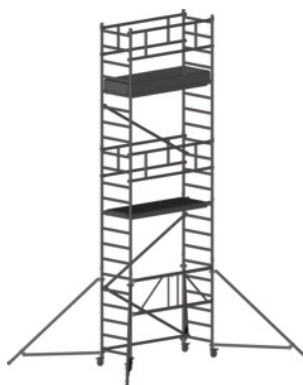

Andamiaje plegable, modelo normal, Altura de plataforma: 4550mm



Datos de pedido

Número de pedido	966311 4550
GTIN	4003866535156
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Andamiaje plegable con manejo sencillo con una mano del bastidor plegable, con botón de bloqueo resistente: Fijar y soltar con un solo clic. Unidad de tablero de a bordo patentada. Guía de montaje de marcha fácil de plástico duro: No se ladea al unir el bastidor encajable. Anchura de andamiaje: 0,72 m; longitud de andamiaje: 1,8 m, incluidos rodillos de dirección con freno de estacionamiento Ø 125 mm. Ampliable hasta una altura de trabajo de 7,65 m como máx.

Norma:

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m²).

Descripción técnica

Peso	111,2 kg
Altura del andamiaje	5,65 m
Altura de trabajo aprox.	6,55 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	200 kg
Tipo de producto	Andamiaje

