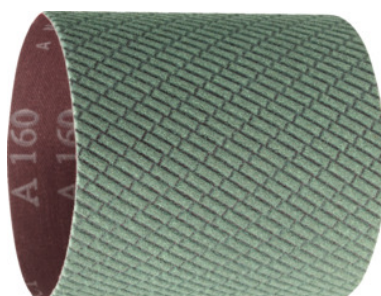


**3M****Minicinta abrasiva Ø 90 × 100 mm, 337DC, Tamaño de grano: 120**

## Datos de pedido

Número de pedido	568534 120
GTIN	8718734418580
Clase de artículo	53M

## Descripción

### Ejecución:

Minicintas abrasivas Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Grano abrasivo incrustado en paralelepípedos definidos. Densidad de grano elevada para una vida útil máxima. **Sin embotamiento** gracias a canales definidos. **Resultado superficial constante** a lo largo de todo el proceso, incluso en chapas delgadas.

### Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.º 568570 – 568577 (Ø de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000<sup>rpm</sup>.

## Descripción técnica

Ø cinta abrasiva	90 mm
Cinta abrasiva longitud	289 mm
Denominación granulométrica 3M	A160
Tamaño de grano	120
Anchura cinta abrasiva	100 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %

Quality Dress	337DC
Tipo de producto	Cinta abrasiva

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		