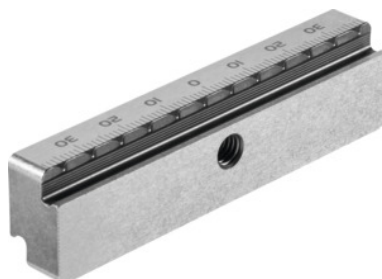


Garant
Boca suplementaria de agarre 5/5, para tipo: 80

Datos de pedido

Número de pedido	361141 80
GTIN	4045197809469
Clase de artículo	310

Descripción
Ejecución:
Superficie de apoyo 3 mm.

2 niveles de sujeción con 5 mm de altura.

Ventaja:

Girando la boca se dispone de un segundo nivel de sujeción.

Idóneo para :

Mordazas intercambiables n.º 361124 – 361127, n.º 361133 y n.º 361135.

Mordazas escalonadas n.º 361295– 361296.

Anchura de bocas b: 80 mm

Altura de bocas C: 20 mm

Longitud de mordazas l: 12 mm

Adecuado para el código de color: Xpent0

Adecuado para el código de color: Xpent1-2

Descripción técnica

Altura de bocas C	20 mm
Altura h ₁	15 mm
Longitud l ₁	9 mm
Longitud l ₂	9 mm

Anchura de bocas b	80 mm
Altura h ₂	15 mm
Longitud de mordazas l	12 mm
Adecuado para el código de color	Xpent0
Adecuado para el código de color	Xpent1-2
Tipo de producto	Tornillo de banco-mordaza