


**Garant**

**Cono de expansión hidráulica BASIC corto, fino, forma ADB, BT 40, Ø de sujeción D1: 8mm**

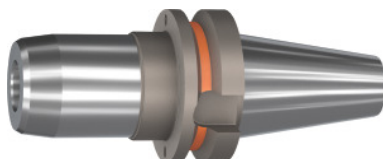

## Datos de pedido

Número de pedido	303473 8
GTIN	4062406531065
Clase de artículo	31A

## Descripción

### Ejecución:

- **Concentricidad  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Con RFID/perforación Ballufchip.**
- **Posibilidad de regulación de longitud axial (recorrido de ajuste  $V = 10 \text{ mm}$ ).**
- **Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.**
- **Presión del refrigerante hasta 80 bar.**

### Aplicación:

Para taladrar, escariar y fresado de acabar.

### Condiciones del suministro:

Incl. tornillo de ajuste longitudinal y llave hexagonal con mango transversal.

### Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, cono reductor n.º 302135 – 302187.

## Descripción técnica

Ø D <sub>2</sub>	28 mm
Ø exterior D	44,5 mm
Voladizo L <sub>1</sub> incl. cuello	63 mm
L <sub>2</sub>	44,5 mm
Rosca M	M6
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	8 mm

Longitud de voladizo medida A	90 mm
Adaptador	BT 40
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Refrigeración interior	sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica