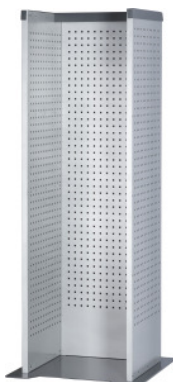


Garant UNILINE

UNI Tower forma de U estacionario, Tipo: M**Datos de pedido**

Número de pedido	955460 M
GTIN	4062406584665
Clase de artículo	9GC

Descripción**Ejecución:**

Sistema de preparación modular representativo para el acceso directo a materiales de trabajo y visualización rápida de información. Se puede configurar libremente gracias a la gran diversidad de accesorios y la compatibilidad perfecta con el sistema Easyfix. Se puede utilizar de forma variable y universal para diversas aplicaciones y configuraciones, por ejemplo, para la aplicación de las 5S, suministro de materiales de primeros auxilios, materiales de limpieza, herramientas, información, etc.

Por todos los lados, interior y exterior con paredes perforadas \square 9x9 mm a intervalos de 37 mm, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes Easyfix. Mediante adaptadores de señal opcionales en diferentes colores se percibe rápidamente en el área de producción. Las puertas con cerradura opcionales permiten un almacenamiento seguro. Forma de U: 2 paredes laterales con panel posterior. Posibilidad de montaje de los cajones solo en tamaño M. Se puede montar como máximo 1 cajonera por Tower.

Lacado:

De dos colores, **con recubrimiento de polvo**, plateado combinado con antracita RAL 7016. **No configurable.**

Nota:

Encontrará accesorios como suplementos, pictogramas, estantes, cajones, puertas y tiradores deslizantes en los n.º 955474 - 955499.

Descripción técnica

Peso	85 kg
Anchura	720 mm
Anchura útil	540 mm
Profundidad útil	510 mm
Altura	1920 mm
Capacidad de carga	150 kg
Serie	Tower
Profundidad	750 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9
Regulación de la altura en el intervalo	37
Tipo de producto	Torre para pared perforada