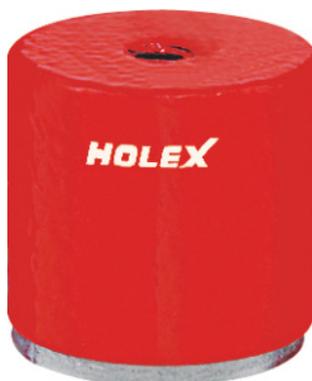


HOLEX**Imán cilíndrico con placa protectora, AlNiCo, Ø: 27mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085940 27
GTIN	4045197372772
Clase de artículo	02A

Descripción**Ejecución:**

- Sin perjuicios para el imán en el mecanizado de la envoltura de acero.
- Fuerza magnética dirigida hacia abajo por incorporación en anillo de aluminio.
- Rosca de fijación en la superficie del imán.
- Material de imán resistente a temperaturas hasta máx. 220 °C.

Aplicación:

Instalación en dispositivos, para la sujeción o elevación.

Descripción técnica

Fuerza de sujeción nominal	61 N
resistencia máxima a altas temperaturas	220 °C
Altura	25 mm
Roscas de fijación en la cabeza del imán	M6 mm
Ø	27 mm
Material superficie	Acero

Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán cilíndrico