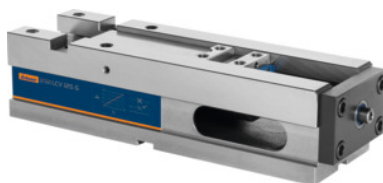


Garant**Mordaza de alta presión CN modular LCV 125 G, Anchura de mordazas A: 125Gmm****Datos de pedido**

Número de pedido	361290 125G
GTIN	4045197816009
Clase de artículo	31H

Descripción**Ejecución:**

Lados superior e inferior rectificadas. **Incluye perforaciones 25H6 M10 para sistema de sujeción de punto cero, calibre de puntas 200 mm.**

Característica: Cuerpo de base (GGG 60) estable, compacto, y a la vez, gran abertura de sujeción. Husillo completamente encapsulado y nitrado (seguridad de funcionamiento alta, protección contra viruta optimizada, gasto de limpieza mínimo).

Función:

Sujeción con llave dinamométrica regulable (30 Nm como máximo) con husillo especial de alta presión y amplificador de fuerza mecánico hasta 2,5 mm.

Aplicación:

Sujeción convencional de piezas de trabajo previamente mecanizadas y sujeción de **piezas en bruto, piezas cortadas por oxicrote y por sierra** mediante penetración de **puntas de agarre templadas e intercambiables** en la pieza de trabajo. Apropriados para todos los materiales con resistencia hasta aprox. 900 N/mm², con excepción de materiales templados. De aplicación horizontal.

Gracias a la elevación hidráulica de 2,5 mm del husillo es apropiado para la sujeción convencional con bocas escalonadas y la sujeción por agarre.

Suministro:

Incluidas 3 llaves de espigón, bridas de sujeción

Partes opcionales:

Bocas (ver n.º361331 – 361970), llave dinamométrica n.º 656050 tam. 60, perno de sujeción n.º 360025

Descripción técnica

Código de colores para los accesorios adecuados	LCV125G
Par de giro	30 Nm
Fuerza de apriete máxima	40 kN
Peso	30 kg
Abertura de sujeción máxima	332 mm
Ejecución	Sistema de sujeción de punto cero
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

Accesorios

Tope de la pieza de trabajo	360555
Boca de adaptaciónfija Para tipo 125	361620 125
Par de regletas escalonadas (lado escalonado) Para tipo 125	361970 125
Mordaza escalonadamóvil Para tipo 125	361400 125
Boca de tracción hacia abajo universal móvil Para tipo 125	361390 125
Maleta para juego de tracción hacia abajo Para tipo 2	361346 2
Boca escalonadafija Para tipo 125	361440 125
Mordaza con anchura reducida móvil Para tipo 125	361353 125
Boca escalonadafija Para tipo 125	361420 125
Mordaza de sujeción, blandafija Para tipo 125	361320 125
Mordaza de basefija Para tipo 125	361520 125
Boca de 20 mm, para T-Rexfija Para tipo 125	361225 125
Mordaza pendular móvil Para tipo 125	361660 125
Mordaza de base móvil Para tipo 125	361500 125
Juego de maleta para mordaza de 5 lados	361365
Boca de adaptación móvil Para tipo 125	361600 125
Inserto de agarre con 2 puntas, altura 5,2 – 6,7 mm Tipo	361240

Boca escalonada para insertos de agarrefija Para tipo 125	361348 125
Mordaza de 5 lados Para tipo FIX	361361 FIX
Maleta para juego de tracción hacia abajo Para tipo 1	361346 1
Inserto agarre metal duro altura 7,1 – 8,6 mm Tipo	361242
Boca de tracción hacia abajo universalfija Para tipo 125	361380 125
Boca escalonada para insertos de agarremóvil Para tipo 125	361347 125
Par de regletas escalonadas sistema clic, de acero templado Para tipo 125	361960 125
Mordaza con anchura reducida fija Para tipo 125	361354 125
Mordaza de 5 lados Para tipo MOBIL	361361 MOBIL
Par de regletas escalonadas sistema clic, de acero templado Para tipo 125	361950 125