


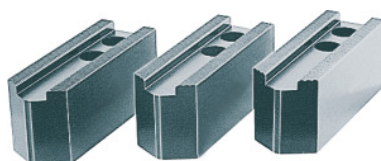

## Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 315



### Datos de pedido

Número de pedido	313745 315
GTIN	4067263152347
Clase de artículo	32R

### Descripción

#### Ejecución:

Brocas intercambiables blandas, largas, dentado 1,5×60°.

Ranura y dentado **con fresado fino, sin pavonar.**

Biselado para Ø de sujeción pequeños.

#### Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

#### Idóneo para:

**Platos de sujeción automática** de Schunk, Röhms y otras marcas con platos de sujeción automática.

#### Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

#### Nota:

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

### Descripción técnica

Anchura B	50 mm
Para tipo de plato	315 mm
Longitud L	145 mm
Distancia entre agujeros a	30 mm

Distancia entre perforaciones b	30 mm
para rosca DIN 912	M14
Anchura de ranura D	18 mm
Altura H	50 mm
Adecuado para el código de color	Plato de sujeción automática y mordazas
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática