




## Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 200

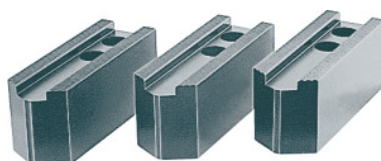

### Datos de pedido

Número de pedido	313475 200
GTIN	4019208193496
Clase de artículo	32R

### Descripción

#### Ejecución:

Mordazas de sujeción con dentado de punta 1/16 pulgada × 90°

Biselado para Ø de sujeción pequeños.

Ranura y dentado **con fresado fino, sin pavonar.**

#### Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

#### Idóneo para:

**Platos de sujeción automática** de Schunk, Röhms y otras marcas con platos de sujeción automática.

#### Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

#### Nota:

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

### Descripción técnica

Altura H	40 mm
Longitud L	98 mm
Anchura B	35 mm
Anchura de ranura D	17 mm

Distancia entre agujeros a	15 mm
Para tipo de plato	200 mm
Distancia entre perforaciones b	22 mm
para rosca DIN 912	M12
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática