


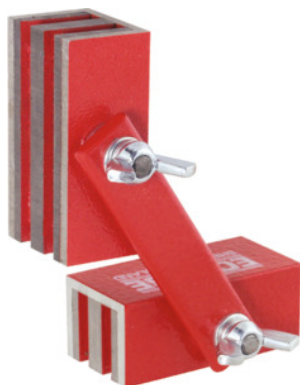

## Articulación de imán permanente 3 lado magnético, Ferrita



### Datos de pedido

Número de pedido	085962
GTIN	5012095050957
Clase de artículo	08Q

### Descripción

#### Ejecución:

Los bloques magnéticos se pueden fijar en **cualquier ángulo**.  
Resistente a temperaturas de máx. 100 °C, 3 lados magnéticos.

### Descripción técnica

Altura bloque individual	25 mm
Anchura bloque individual	29 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	100 °C
Fuerza de sujeción nominal máxima	120 N
Longitud bloque individual	60 mm
Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Articulación magnética

