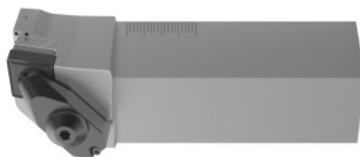


**Garant****GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250003 25/12
GTIN	4067263121169
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

**Descripción técnica**

Longitud total L	100 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	30 mm
Código ISO Soporte	DCLNR/L 2525H12
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Calzo	259031 49
Serie	Master Eco
Tamaño de placa	12 mm

Tamaño del mango	25 mm
Tornillo para calzo	259027 8
Brida, tornillo, junta tórica	259036 22
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Unidad de brida Tipo 22	259036 22
Calzo Tipo 49	259031 49
Tornillo para calzo Tipo 8	259027 8