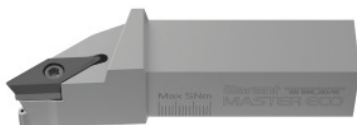


Garant**Soporte de torneado de apriete GARANT Master Eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261136 20/16
GTIN	4067263122616
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Tornillo para calzo	269013 7
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 3
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Tamaño del mango	20 mm
Serie	Master Eco
Anchura de función L ₄	25 mm
Tamaño de placa	16 mm
Calzo	259033 5

Código ISO Soporte	SVJCR/L 2020H16
Longitud total L	100 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete