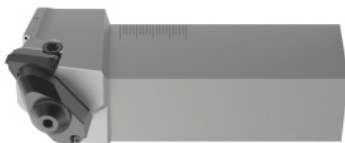


Garant

Soporte de torneado de apriete con sujeción del soporte GARANT Master eco, izquierda, Tamaño de vástago / plaquita L: 20/16mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	272005 20/16
GTIN	4067263122692
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Suministro:

Con calzo 1,5°.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Calzo 1,5°	279819 2
Serie	Master Eco
Brida, tornillo, junta tórica	279835 4
Anchura de función L ₄	25 mm
Tornillo para calzo	279824 1
Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	90 mm

Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Tamaño de placa	16 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete