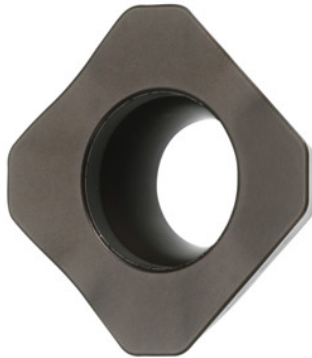


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB7525, Tipo: ST900****Datos de pedido**

Número de pedido	214242 ST900
GTIN	4045197553881
Clase de artículo	21A

Descripción**Nota:**Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{máx}} = 3,5 \text{ mm}$.Avance f_z por diente: 0,19 mm**Descripción técnica**

Avance f_z por diente	0,19 mm
Tipo	ST900
Código ISO plaquita de corte	SEKT 1204 AFTN
Clase	HB7525
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	290 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	120 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	130 m/min	K
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		