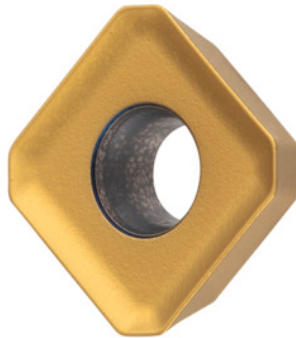


Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7635, Tipo: INOX**

Datos de pedido

Número de pedido	214460 INOX
GTIN	4045197302908
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

- **Plaquitas adecuadas para mayores velocidades de corte y avances.**
- **Sinterizadas con precisión y rectificadas para conseguir las mejores calidades de superficie.**
- **Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.**

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\text{máx}} = 3 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,14 mm
Tipo	INOX
Grosor de la placa E	3,18 mm
Código ISO plaquita de corte	SDMX 0903 AFEN
Clase	HB7635
Material de corte	MD

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	270 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	220 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	220 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	150 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	50 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		