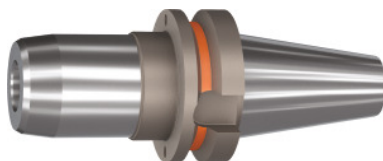


Garant
Cono de expansión hidráulica BASIC fino, forma AD, BT 30 corto, Ø de sujeción D1: 12mm

Datos de pedido

Número de pedido	303820 12
GTIN	4067263239703
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

- **Concentricidad $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Perforación Ballufchip.**
- **Posibilidad de regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.**
- **Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.**
- **Presión del refrigerante hasta 80 bar.**

Aplicación:

Para taladrar, escariar y fresado de acabar.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, cono reductor n.º 302135 – 302187.

Descripción técnica

a	1 mm
Ø de sujeción D ₁	12 mm
Longitud de voladizo medida A	55 mm
Ø exterior D	46 mm
Ø D ₂	32 mm
Adaptador	BT 30 corto
Norma	DIN 6359

Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Refrigeración interior	sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Ejecución	BT-DC