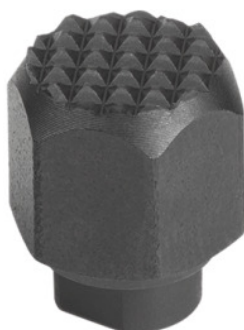


**Ins. pendular estriado, rosca exterior, basculante, Rosca M: M3****Datos de pedido**

Número de pedido	370063 M3
GTIN	4059245309597
Clase de artículo	37K

Descripción**Ejecución:**

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

Retorno automático a la posición inicial.

Con rosca exterior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

Descripción técnica

Rosca M	M3
capacidad de carga máxima (estática)	8 kN
Longitud 1	13 mm
Longitud collar L ₂	5 mm

Ø exterior D	9 mm
Tipo de producto	Ins. pendular