


**Garant**

**Soporte para plaquitas convexo Vario plus eco para ranurado frontal, izquierda, Intervalo de Ø escotadura D1 / D2: 67/100mm**

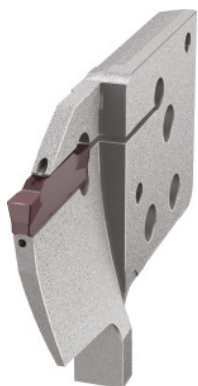

### Datos de pedido

Número de pedido	274521 67/100
GTIN	4067263962205
Clase de artículo	21U

### Descripción

**Ejecución:**

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

**Idóneo para:**

Soporte de apriete n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la primera escotadura /  $D_2 = \varnothing$  máximo para la primera escotadura.

### Descripción técnica

Serie	Eco
Ø mínimo 1.ª escotadura $D_1$	67 mm
Plaquita de corte adecuada	N.º 273656 – 273749
Ø máximo 1.ª escotadura $D_2$	100 mm

## Hoja de datos

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	25 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ancho de tronzado $w$	4 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas