


Garant

Soporte para plaquitas cóncavo Vario plus eco para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø escotadura D1 / D2: 52/72mm

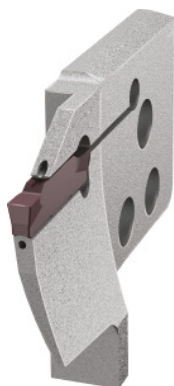

Datos de pedido

Número de pedido	274522 52/72
GTIN	4067263962311
Clase de artículo	21U

Descripción

Ejecución:

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.º 274500 – 274503, 274530, 274531.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para la primera escotadura / $D_2 = \varnothing$ máximo para la primera escotadura.

Descripción técnica

Plaqueta de corte adecuada	N.º 273656 – 273749
Serie	Eco
Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	25 mm
\varnothing máximo 1.ª escotadura D_2	72 mm

Hoja de datos

Ø mínimo 1.ª escotadura D ₁	52 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ancho de tronzado w	4 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas