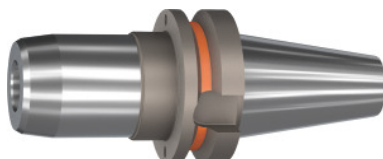


Garant**Cono de expansión hidráulica BASIC corto, fino, forma AD, BT 30, Ø de sujeción D1: 10mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 303471 10 |
| GTIN | 4067263239666 |
| Clase de artículo | 31A |

Descripción**Ejecución:**

- **Concentricidad $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Con RFID/perforación Ballufchip.**
- **Posibilidad de regulación de longitud axial (recorrido de ajuste $V = 10 \text{ mm}$).**
- **Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.**
- **Presión del refrigerante hasta 80 bar.**

Aplicación:

Para taladrar, escariar y fresado de acabar.

Condiciones del suministro:

Incl. tornillo de ajuste longitudinal y llave hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, cono reductor n.º 302135 – 302187.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|---------|
| Ø exterior D | 46 mm |
| L_2 | 44,5 mm |
| Ø de sujeción D_1 | 10 mm |
| Ø D_2 | 30 mm |
| Rosca M | M8×1 |
| Voladizo L_1 incl. cuello | 63 mm |

| | |
|---|------------------------------|
| Longitud de voladizo medida A | 55 mm |
| Adaptador | BT 30 |
| Norma asiento | ISO 7388-2 |
| Norma asiento | JIS B6339 |
| Forma | AD |
| Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC |
| Perforación balluffchip | sí |
| Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |