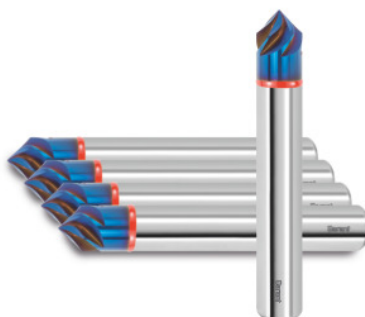


Garant**Desbarbador MDI espiralizado GARANT Diabolo 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG8158 6
GTIN	4067263091363
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:****Como n.º 208158.**

Desarrollado especialmente para **mecanizado duro**. El recubrimiento Diabolo perfeccionado permite vidas útiles aún más largas y calidades de superficie mejoradas.

Tolerancia: **Medida S = ±0,2 mm.**

Ángulo de punta = ±5 minutos de ángulo.

Excelentes calidades de la superficie gracias al ángulo de hélice de 35°.

Aplicación:

Especialmente adecuado para **achaflanar** y **el desbarbado** de los cantos de las piezas de trabajo, así como para **trabajos de contornos**.

Descripción técnica

Medida S	4,2 mm
Contenido	5
Número de dientes Z	6
Longitud total L	57 mm
Ø de mango D _s	6 mm

Serie	Diabolo
Ø de corte D_c	6 mm
Avance f_z en acero < 60 HRC	0,03 mm
Mango	DIN 6535 HA con h6
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Fresado de achaflanado	45 grados
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	H
Tolerancia Ø nominal	h6
Ángulo de hélice	35 grados
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Refrigeración interior	no
Tolerancia de mango	h6
anillo de color	rojo
Tipo de producto	Desbarbador

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado	100 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado	90 m/min	H
Acero < 65 HRC	adecuado	60 m/min	H
Acero < 67 HRC	adecuado	35 m/min	H
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Aire adecuado

Accesorios

Desbarbador MDI espiralizado GARANT Diabolo90° Ø h6
DC 6 mm

208158 6