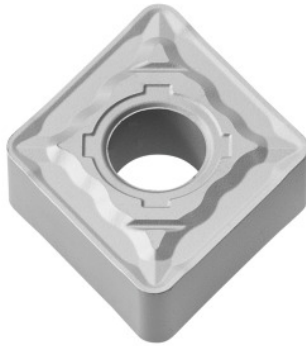


HOLEX**Desbastado de plaqueta de corte reversible CNMG, HBT020, Tamaño / cantidad: 120412/50****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido | GG2534 120412/50 |
| GTIN | 4067263092766 |
| Clase de artículo | GGN |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------------------|
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 100 - 220 mm/min |
| Avance f | 0,3 - 0,5 mm/rev, |
| Profundidad de corte a_p | 0,8 - 4,25 mm |
| Cantidad | 50 |
| Contenido | 250219 HBT020 |
| Clase | HBT020 |
| Rompevirutas | PR |
| Tipo de producto | Plaqueta de corte para torneado |

Accesorios

CNMG 120412 Clase HBT020

250219 HBT020