


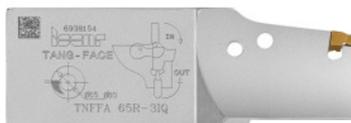

## Soporte de ranurado axial TANGGRIP TNFFA-IQ reforzado, izquierda, Rango $\varnothing$ / escotadura DAXN-DAXX: 80-110mm



### Datos de pedido

Número de pedido	274203 80-110
GTIN	7291075311143
Clase de artículo	26D

### Descripción

#### Aplicación:

Para tronzado axial.

#### Idóneo para:

Insertos de corte n.º 274422 – 274226.

#### Atención:

La llave de montaje n.º 279952 se ha de pedir por separado.

### Descripción técnica

Longitud total L	90 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	30 mm
Ancho de tronzado w	6 mm
Serie	TANG-GRIP
WB_2	18 mm
WF	10,2 mm
Altura de la función $h_1$	24,8 mm
Altura del mango $h_5$	32 mm
Quality Dress	TNFFA 80L-6IQ
Voladizo	27 mm

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete