


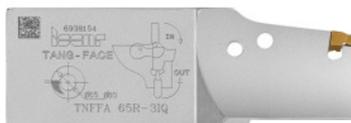

## Soporte de ranurado axial TANGGRIP TNFFA-IQ reforzado, derecha, Rango $\varnothing$ / escotadura DAXN-DAXX: 100-180mm



### Datos de pedido

Número de pedido	274202 100-180
GTIN	7291075311099
Clase de artículo	26D

### Descripción

#### Aplicación:

Para tronzado axial.

#### Idóneo para:

Insertos de corte n.º 274422 – 274226.

#### Atención:

La llave de montaje n.º 279952 se ha de pedir por separado.

### Descripción técnica

Serie	TANG-GRIP
Ancho de tronzado w	5 mm
Longitud total L	90 mm
Profundidad de escotadura $t_{m\acute{a}x.}$	35 mm
WF	9,7 mm
WB_2	18 mm
Altura de la función $h_1$	24,8 mm
Altura del mango $h_5$	32 mm
Quality Dress	TNFFA 100R-5IQ
Voladizo	35 mm

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete