


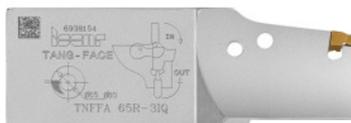

Soporte de ranurado axial TANGGRIP TNFFA-IQ reforzado, izquierda, Rango \varnothing / escotadura DAXN-DAXX: 100-180mm



Datos de pedido

Número de pedido	274203 100-180
GTIN	7291075311082
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Para tronzado axial.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 274422 – 274226.

Atención:

La llave de montaje n.º 279952 se ha de pedir por separado.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	5 mm
Serie	TANG-GRIP
Profundidad de escotadura $t_{m\acute{a}x.}$	35 mm
Longitud total L	90 mm
WF	9,7 mm
WB_2	18 mm
Altura de la función h_1	24,8 mm
Altura del mango h_5	32 mm
Quality Dress	TNFFA 100L-5IQ
Voladizo	35 mm

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete