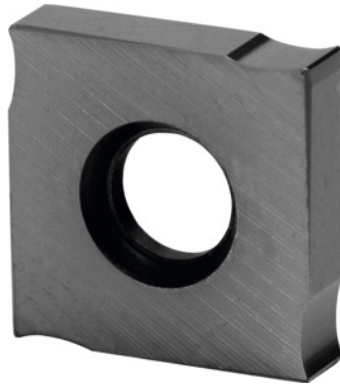


**Garant****SNHX 12045 neutro, Tipo: INOX****Datos de pedido**

Número de pedido	218601 INOX
GTIN	4045197656469
Clase de artículo	21A

**Descripción****Nota:**Valores de aplicación para  $a_e$  máx.**Descripción técnica**

Avance $f_z$ por diente	0,13 mm
Tipo	INOX
Anchura de chaflán	0,25 mm
Clase	HB7535
Recubrimiento	con revestimiento
Grosor de la placa E	4,76 mm
Código ISO plaquita de corte	SNHX 12045
Material de corte	MD
Grosor de plaquita	4,5 mm

Para anchura de ranura $a_p$	8 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar