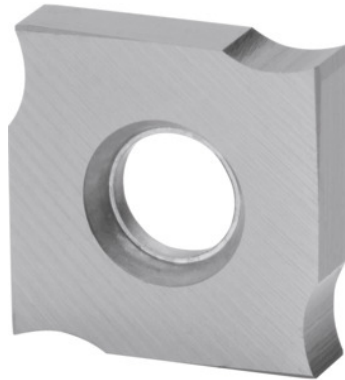


Garant
SNHX 1205 neutro, Tipo: ALU

Datos de pedido

Número de pedido	218611 ALU
GTIN	4045197532138
Clase de artículo	21A

Descripción
Nota:

Valores de aplicación para a_e máx.
 Para anchura de ranura a_p : 10 / 14 mm
 Clase: HU7710
 Avance f_z por diente: 0,1 mm
 Anchura de chaflán: 0,3 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,1 mm
Tipo	ALU
Anchura de chaflán	0,3 mm
Clase	HU7710
Código ISO plaquita de corte	SNHX 1205
Material de corte	MD

Grosor de plaquita	5,4 mm
Para anchura de ranura a_p	10 / 14 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar