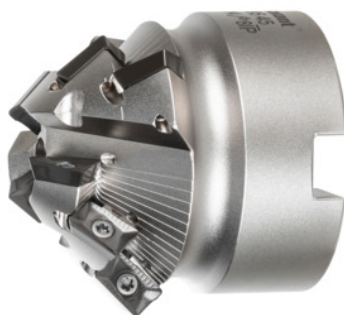


Garant**Fresa de achaflanado, con taladro, Ángulo γ : 45grados****Datos de pedido**

Número de pedido	215795 45
GTIN	4045197383235
Clase de artículo	210

Descripción**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Anchura de chaflán realizable b	17,8 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ángulo γ	45 grados
\varnothing mínimo D	17 mm
Longitud chaflán realizable l	27,5 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	3
máximo $\varnothing D_1$	56 mm
Plaquita de corte adecuada	AP.. 1003
Longitud total L_{tot}	52 mm

Ø de perforación de asiento	22 mm
Altura de chaflán realizable h	19 mm
Avance por diente con $h_{m\acute{a}x}$	0,14 mm
Número de plaquitas de corte	9
Ejecuciones de mangos	con taladro
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219814
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2