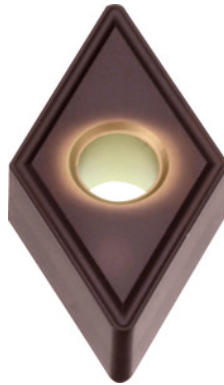


Garant
DN. G 110404, Clase: HB7215


Datos de pedido

Número de pedido	250752 HB7215
GTIN	4045197322418
Clase de artículo	21G

Descripción

DN. G 110404 HB7215 Clase: HB7215
 Rompevirutas: GM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 1,5 - 5 mm
 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 180 - 300 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	1,5 - 5 mm
Aplicación principal	K
Rompevirutas	GM
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 300 m/min

Clase	HB7215
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110404
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado