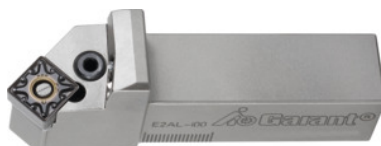


Garant
**Soporte de torneado de apriete eco, derecha, Tamaño de vástago / placa:
25/12 mm**

Datos de pedido

Número de pedido	251102 25/12
GTIN	4045197650719
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

- **El posicionamiento dentro de la escala garantiza un adaptador para refrigerante limpio.**
- **Distribución óptima del líquido refrigerante por todo el filo.**

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: PSSNR/L 2525X12

Plaquita de corte adecuada: SN.. 1204..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 34 mm

Longitud total L: 105,5 mm

Calzo: 259031 14

Descripción técnica

Tornillo de palanca articulada	259018 3
Anchura de función L ₄	32 mm
Código ISO Soporte	PSSNR/L 2525X12

Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza L ₁	34 mm
Resorte	259046 1
Palanca articulada	259015 3
Calzo	259031 14
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1204..
Tamaño de placa	12 mm
Longitud total L	105,5 mm
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Calzo Tipo 14	259031 14
Punta de precisión para hexágono, mango E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Resorte Tipo 1	259046 1
Palanca articulada Tipo 3	259015 3
Tornillo para palanca articulada Tipo 3	259018 3