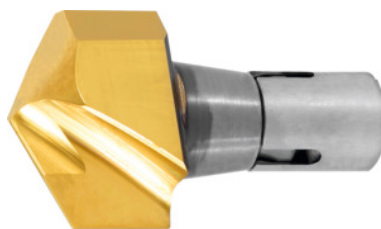


 KOMET**Punta de perforación KOMET KUB Centron® Powerline de metal duro, TiN,
Tipo: 30****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 236659 30 |
| GTIN | 4047109227224 |
| Clase de artículo | 24M |

Descripción**Idóneo para :**

Centron n.º 236651.

Tornillo de amarre: 239654_8IP

Ø d₂: 12,3 mm

Adecuada para corona de perforación: 23; 26 mm

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ø d ₂ | 12,3 mm |
| Adecuada para corona de perforación | 23; 26 mm |
| Clase | TiN |
| Tornillo de amarre | 239654_8IP |
| Tipo de producto | Placa de corte para centrado e inicio de taladrado |