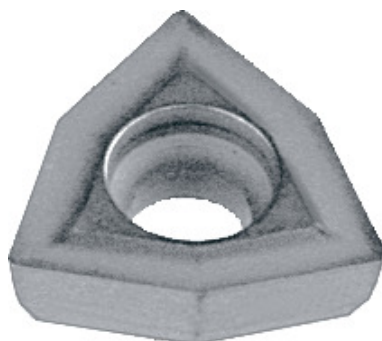


**Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK7710, Denominación tipo W29: 18-110****Datos de pedido**

Número de pedido	236980 18-110
GTIN	4047109085688
Clase de artículo	24T

Descripción**Idóneo para :**

N.º 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Nota:**Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.**

Tipo: Aluminio; CuZn

Código ISO plaquita de corte: WOEX 040304

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,13 mm/rev,**Descripción técnica**

Denominación	18-110
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,13 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 040304
Clase	BK7710
Tipo	Aluminio; CuZn
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	600 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	300 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	250 m/min	N
CuZn	adecuado	300 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones	150 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		