




## Paquete económico de cepillo circular de alambre de acero 0,50 mm

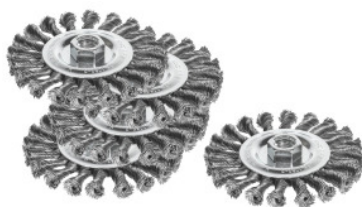

### Datos de pedido

Número de pedido	GG5712 125XM14
GTIN	4067263136507
Clase de artículo	GGN

### Descripción

#### Ejecución:

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Corresponde al n.º 571203.

#### Aplicación:

Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.

**Trenzado a la izquierda**, se evita con seguridad un aflojamiento temprano. Con **rosca interior M14**, para el alojamiento directo en **lijadoras angulares**.

### Descripción técnica

Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	29 mm
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	125 mm
Número de trenzados	20
Anchura de los filamentos L <sub>1</sub>	14 mm
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Rosca M	M14
Velocidad de giro máxima	12500 min <sup>-1</sup>

Material dotación	Alambre de acero
Tipo de producto	Cepillo circular

---

## Accesorios

Cepillo circular Alambre de acero 0,50 mm Ø del cepillo D1 × Ø de perforación d1/roscas M 125XM14 mm	571203 125XM14
---	----------------