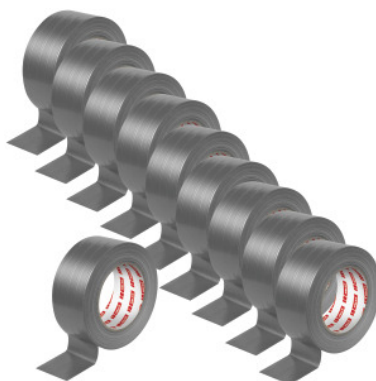


HOLEX**Cinta adhesiva de tejido, plateado, Ancho×Longitud (mm×m): 48X50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG3765 48X50
GTIN	4067263137603
Clase de artículo	00N

Descripción**Ejecución:**

Cintas adhesivas de uso universal para muchos campos de aplicación, tales como **reparación, protección, pegado y embalaje**.

Duración de uso en interiores y exteriores como máximo 2 semanas.

Cinta textil con adhesivo termofusible para facilitar los trabajos de pegado y reparación.

Mediante un laminado de PE, también hidrorrepelente. Utilizable en una multitud de trabajos de cobertura y de pegado. Especial para aplicaciones con altas exigencias de resistencia al desgarrar.

Fácil de desenrollar, romper y, además, resistente a la abrasión.

De uso universal para trabajos de reparación.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Recomendación:

Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.

Descripción técnica

Finura de la tela	32 malla
Humedad del almacén	50 %

Anchura	48 mm
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
con forro	no
Material de base	Tejido
Adherencia de acero	0,75 N/mm
Resistencia a la tracción	3,5 N/mm
Color	plateado
Longitud	50 m
Aplicación	Pegar
Aplicación	Liar
Aplicación	Recubrir
Aplicación	Embalar
Aplicación	Fijar
Aplicación	Sellar
Aplicación	Fijar
Masa adhesiva	Caucho sintético
Particularidad	desgarrable a mano
Fecha de consumo preferente	12 mes
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Capacidad de estiramiento	25 %
resistente a altas temperaturas hasta	75 °C
Espesor	0,17 mm
Atributo del nombre de producto	plateado
Tipo de producto	Cinta adhesiva

Accesorios

Cinta adhesiva de tejido Ancho×Longitud (mm×m) 48X50	083765 48X50
--	--------------