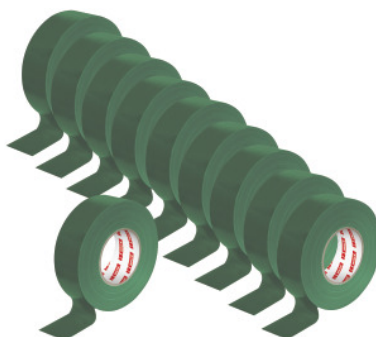


HOLEX**Cinta adhesiva de tejido, verde oliva, Ancho×Longitud (mm×m): 50X50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG3768 50X50
GTIN	4067263137634
Clase de artículo	00N

Descripción**Ejecución:**

Cintas adhesivas de uso universal para muchos campos de aplicación, tales como **reparación, protección, pegado y embalaje**.

Duración de uso en interiores y exteriores como máximo 2 semanas.

Cinta textil con adhesivo termofusible para facilitar los trabajos de pegado y reparación.

Mediante un laminado de PE, también hidrorrepelente. Utilizable en una multitud de trabajos de cobertura y de pegado. Especial para aplicaciones con altas exigencias de resistencia al desgarro. Fácil de desenrollar, romper y, además, resistente a la abrasión.

De uso universal para trabajos de reparación.

Resistente a los rayos UV, muy buena resistencia al desgarro y resistente a la abrasión.

Buena fuerza adhesiva incluso en superficies rugosas.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Recomendación:

Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.

Descripción técnica

Color	verde
-------	-------

Resistencia a la tracción	5,8 N/mm
resistente a altas temperaturas hasta	40 °C
Material de base	Tejido
con forro	no
Masa adhesiva	Caucho natural
Aplicación	Pegar
Aplicación	Embalar
Aplicación	Fijar
Aplicación	Recubrir
Aplicación	Sellar
Aplicación	Fijar
Aplicación	Liar
Aplicación	Pegar
Particularidad	Resistente a los rayos UV
Particularidad	desgarrable a mano
Finura de la tela	59 malla
Adherencia de acero	0,33 N/mm
Fecha de consumo preferente	12 mes
Humedad del almacén	50 %
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Anchura	50 mm
Capacidad de estiramiento	12,5 %
Longitud	50 m
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Espesor	0,3 mm
Atributo del nombre de producto	verde oliva
Tipo de producto	Cinta adhesiva

Accesorios

Cinta adhesiva de tejido Ancho×Longitud (mm×m) 50X50

083768 50X50