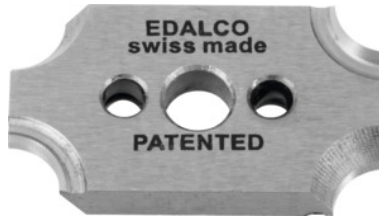


**Plaquita de corte de radios 12° HSS-Co5, H7, Radio: R4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	240030 R4
GTIN	2050001099426
Clase de artículo	29W

Descripción**Ejecución:**

Rectificado por todos los lados y con 4 radios iguales. Filos destalonados con escalones para el guiado de viruta; para las mejores condiciones en todo el sector radial.

El **ángulo de desprendimiento** de 12° es adecuado para aplicación universal.

Aplicación:

Para el torneado de radios convexos en diámetros exteriores o en perforaciones.

Descripción técnica

Radio R ₁	R4
Material de corte	HSS Co 5
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado