


**Garant**

**Soporte para plaquitas convexo para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 90/130mm**

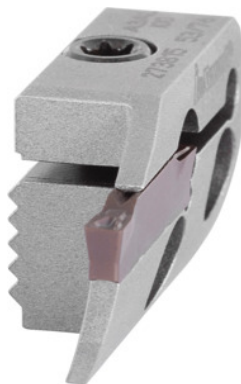

## Datos de pedido

Número de pedido	273815 90/130
GTIN	4045197500113
Clase de artículo	21W

## Descripción

### Ejecución:

Unión extremadamente rígida y sujeción precisa mediante superficie de contacto dentada entre soporte para plaquitas y soporte de apriete.

### Aplicación:

En combinación con los soportes de apriete n.º 273800 hasta 273811.

### Pieza de repuesto:

Tornillo de amarre n.º 279815 9.

### Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

### Nota:

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la 1ª escotadura/ $D_2 = \varnothing$  máximo para la 1ª escotadura.

Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos un 30 – 50 %.

Ancho de tronzado w: 3 mm

Profundidad máxima de corte  $t_{\text{máx.}}$ : 13 mm

## Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	13 mm
Ø mínimo 1.ª escotadura $D_1$	90 mm
Ø máximo 1.ª escotadura $D_2$	130 mm
Tipo de boca	derecha
Ancho de tronzado $w$	3 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

---

## Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Tornillo apriete	279910