


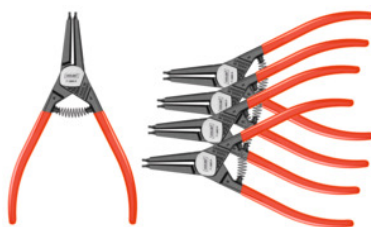

Paquete de ahorro de 5 alicates para anillos de seguridad



Datos de pedido

Número de pedido	GG6012 A2
GTIN	4069515045179
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Forjada en una pieza. Pinza atramentada en negro. Mangos revestidos de plástico. **Forma A, mordazas rectas.**

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5254 A y B - para anillas de seguridad exteriores.

Suministro:

5 alicates para anillos de retención exteriores n.º 719905 tam. A2.

Descripción técnica

Norma	DIN 5254 A
Forma mordazas	recta
Longitud total	180 mm
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior recto
para Ø arandelas de seguridad exteriores	19 - 60 mm
Ø de puntas	1,8 mm
Forma	A

Mango	revestido de plástico
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	atramentado en negro
Punta intercambiable	no
Tipo de producto	Alicates para anillos de seguridad
USP1	5 alicates para anillos de seguridad

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG6012 A2