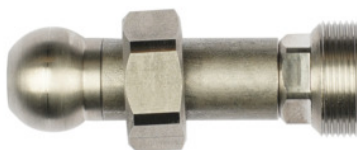


**Sistema de mangueras de metal 1/2 pulgada, Tipo: B59****Datos de pedido**

Número de pedido	084411 B59
GTIN	4037728070691
Clase de artículo	08J

Descripción**Ejecución:**

Sistema de mangueras para refrigerante flexibles para una transferencia precisa de lubricante refrigerante y aire. Debido a su producción de **acero inoxidable de alta calidad**, el sistema de mangueras también es adecuado para su uso en áreas y sectores con altos requisitos de resistencia a la corrosión e higiene. El sistema más completo del mercado con un total de 4 tamaños de sistema. Compatible con todos los sistemas de portaherramientas comunes.

Además, las mangueras con unión metálica también están pretensadas, es decir, la manguera de refrigerante mantiene su posición aunque no esté atornillada. Gracias al diseño de acero inoxidable, los componentes tienen una vida útil mucho más larga y también se pueden **utilizar a una presión mayor de hasta 50 bar. Piezas base de 59,5 mm**

Elemento básico con una longitud = 59,5 mm para ajustar individualmente la longitud y la posición del sistema de manguera articulada.

- **Componente único para tamaño de sistema 2 = 1/2 pulgada**
- **Sistema modular enchufable**
- **Puede utilizarse hasta 50 bar de alta presión.**
- **De acero inoxidable de alta calidad.**

Nota:

Los tam. SET-1 a SET-4 son cables completos premontados para conexión directa. Todos los tamaños de sistema (0-3) con todos los componentes individuales asociados, como piezas de unión, adaptadores o boquillas están disponibles bajo petición.

Descripción técnica

Tipo de producto	Sistema de refrigeración
------------------	--------------------------

